

PLEXO™
IP55 / IK07

Entrada con pre-ruptura tipo
membrana



Resistente a las más estrictas pruebas de calidad en laboratorios internacionales

- Protección a rayos del sol (UV), spray salino y químicos
- Grado de protección (IP55) contra agua y polvo
- Resistencia mecánica contra daños físicos (IK07)
- Fabricadas con materiales libres de halógenos

Solución completa según sea la necesidad



Redonda



Cuadrada

Rectangular



Industrial



Caja Plexo™ redonda

- Caja plástica ABS
- Color gris RAL7035
- Probada a 650°C - hilo incandescente
- 4 entradas de 4 a 20mm de diámetro
- Temperatura de trabajo -25°C a 40°C
- Tapa de cierre tipo clip



Entrada tipo
membrana

- **Códigos disponibles**

LG92001
60x40mm

LG92002
70x45mm

Caja Plexo™ cuadrada

- Caja plástica ABS
- Color gris RAL7035
- Entrada tipo membrana
- IP55 / IK07
- Temperatura de trabajo -25°C a +45°C



LG92012

80x80x45mm

-7 entradas tipo membrana
de 4/20mm
-Tapa clip



LG92005

65x65x40mm

-7 entradas tipo membrana
de 4/20mm
-Tapa clip



LG92022

105x105x55mm

-7 entradas tipo membrana
de 4/25mm
-Tapa atornillada



LG92034

130x130x74mm

-4 entradas tipo membrana de
20/25mm y 16 de 12/16mm
-Tapa atornillada

Caja Plexo™ rectangular

- Caja plástica ABS
- Color gris RAL7035
- Entrada tipo membrana o tipo pre-ruptura
- IP55 / IK07
- Temperatura de trabajo -25°C a +40°C

Pre-ruptura o knock-out

Códigos disponibles



LG92042
155x110x74mm

10 entradas tipo membrana de 4/25mm



LG92044
155x110x74mm

4 entradas tipo knock-out de 20/25mm y 16 de 12/16mm



LG92052
180x140x86mm

10 entradas tipo membrana de 4/32mm



LG92064
220x170x86mm

12 entradas tipo knock out de 16/20mm, 8 de 20/25mm y 4 de 25/32mm



LG92062
220x170x86mm

14 entradas tipo membrana de 4/32mm



LG92084
310x240x124mm

2 entradas tipo knock out de 16/20mm, 22 de 20/25mm, 6 de 25/32mm y 6 de 32/40mm



LG92082
310x240x124mm

24 entradas tipo membrana de 4/40mm



Caja Plexo™ industrial

- Caja plástica de polipropileno
- Prueba del hilo incandescente a 750°C
- Color gris RAL7035
- Cajas lisas, sin entradas
- IP55 / IK07
- Temperatura de trabajo -25°C a +40°C
- Accesorios disponibles: bisagras para las tapas, placas de montaje de acero galvanizado y soportes de montaje en pared

Códigos disponibles

LG35960

220x170x86mm

Opción con tapa transparente
código LG35961



LG92122

220x170x140mm

Caja para profundidad de 140 mm


LG92284

310x240x160mm

Caja para profundidad de 160mm
IK08



LG35961

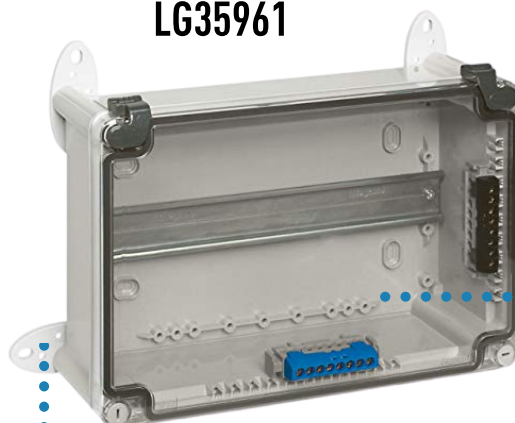

Tapa transparente

Accesorios de montaje