

Número de parte:

852-LL2-LLL-55L

* LLL indica la longitud



Aplicaciones:


1000Base-SR

10GBase-SR



Características Técnicas:

Tipo	Multimodo, 50 µm 10Gig (OM4)
Conector lado A	Duplex LC/PC Clipped
Color lado A (Conector/bota)	Aqua/Blanco-Rojo
Conector lado B	Duplex LC/PC Clipped
Color lado B (Conector/bota)	Aqua/Blanco-Rojo
Polaridad	A-B
Categoría	OM4
Tipo de cable	PVC duplex zipcord
Color	Aqua
Diámetro exterior	2.0 mm
Flamabilidad	OFNR
Tension en la instalación	Max 100N (445 lbs)
Tension a largo plazo	Max 50N (222 lbs)
Radio de Curvatura	1.5 in mínimo
Prueba de esfuerzo lateral de conector	≥ 50N (11.24 lbs)
Resistencia a la compresión	750 N/cm
Longitudes de Prueba	850 nm/1300 nm
Pérdida de el ensamble	Típica 0.3 dB Máxima 0.5 dB
Pérdida de retorno	Típica -25 dB
Temperatura de operación	-20°C a +70°C
Pruebas de atenuación	EIA/TIA-455-171A

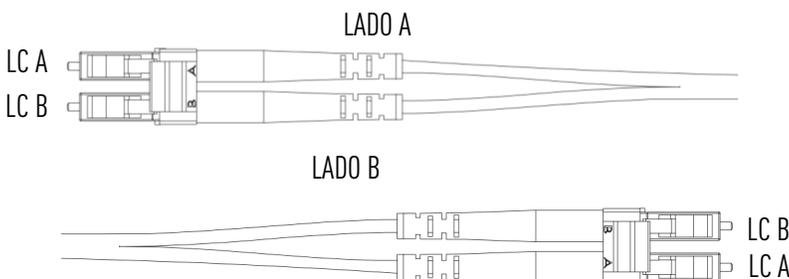

Número de parte*	Distancia
852-LL2-003-55L	1 mt
852-LL2-006-55L	2 mts
852-LL2-009-55L	3 mts
852-LL2-017-55L	5 mts

* Consulte la disponibilidad con un asesor de ventas