

Número de parte:

810-LL7-LLL


* LLL indica la longitud



Aplicaciones:


1000Base-LR

10GBase-LR

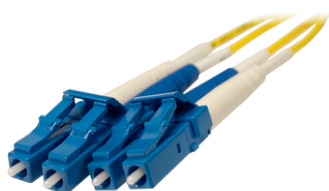

Características Técnicas:

Tipo	Monomodo
Conector lado A	Duplex LC/UPC Clipped
Color lado A (Conector/bota)	Azul/Rojo
Conector lado B	Duplex LC/UPC Clipped
Color lado B (Conector/bota)	Aqua/Blanco
Polaridad	A-B
Categoría	OS2
Tipo de cable	PVC duplex zipcord
Color	Amarillo
Diámetro exterior	2.0 mm
Flamabilidad	OFNR
Tension en la instalación	Max 100N (445 lbs)
Tension a largo plazo	Max 50N (222 lbs)
Radio de Curvatura	1.5 in mínimo
Prueba de esfuerzo lateral de conector	≥ 50N (11.24 lbs)
Resistencia a la compresión	750 N/cm
Longitudes de Prueba	1310 nm/1550 nm
Pérdida de los conectores	Típica 0.3 dB Máxima 0.5 dB
Pérdida de retorno	Típica -55 dB
Temperatura de operación	-20°C a +70°C
Procedimiento de prueba	EIA/TIA-455-171A

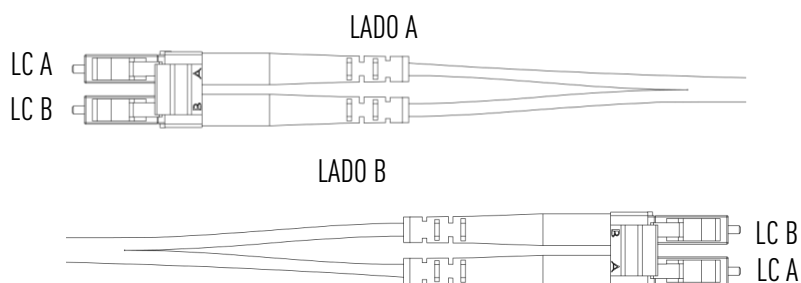

Número de parte*	Distancia
810-LL7-003	1 mt
810-LL7-006	2 mts
810-LL7-009	3 mts
810-LL7-017	5 mts

* Consulte la disponibilidad con un asesor de ventas